

GRUNDFOS SOLOLIFT2

Inspirés par des professionnels, conçus et réservés aux professionnels, ces cuves et broyeurs sanitaires allient innovations techniques, modernité et confort.

Confort moderne pour l'utilisateur qui peut enfin trouver une solution simple et esthétique pour réaliser son projet d'aménagement d'une douche, d'un WC, d'une buanderie, d'une cuisine d'été, alors que l'éloignement de la canalisation d'évacuation rendait un tel projet impossible.

Confort innovant pour le professionnel qui peut désormais remplacer les principaux modèles existants par la nouvelle ligne SOLOLIFT2 sans avoir à modifier l'installation. De même qu'il peut intervenir sur les cuves sans se salir les mains grâce à l'unité moteur, pompe, broyeur et capteur de niveau, amovible à sec.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCES | RACCORDS ARRIVÉE (mm) | RACCORDS REFOULEMENT (mm) | POIDS NET (kg) |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| SOLOLIFT2 WC-1 | 97775314 | 1x100 (WC) 1x32/36/40 | 22/25/28/ 32/36/40 | 7.3 |
| SOLOLIFT2 WC-3 | 97775315 | 1x100 (WC) 3x32/36/40/50 | 22/25/28/ 32/36/40 | 7.3 |
| SOLOLIFT2 CWC-3 | 97775316 | 1x100 (WC) 3x32/36/40/50 | 22/25/28/ 32/36/40 | 8.1 |
| SOLOLIFT2 C-3 | 97775317 | 3x32/36/40/50 | 22/25/28/ 32/36/40 | 7.6 |
| SOLOLIFT2 D-2 | 97775318 | 2x36/40 | 22/32 | 4.5 |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| DESIGNATION | P1 (W) | IN (A) | CÂBLE (m) AVEC PRISE | NIV DÉMARR./ ARRÊT (mm) DU FOND DE CUVE |
|-----------------------|--------|--------|----------------------|---|
| SOLOLIFT2 WC-1 et CWC | 620 | 3.0 | 1.2 | 72 / 52 |
| SOLOLIFT2 C-3 | 640 | 3.1 | 1.2 | 65 ou 115/ 35 |
| SOLOLIFT2 D-2 | 280 | 1.3 | 1.2 | 58 / 35 |

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

| | SOLOLIFT2 WC-1 & WC-3 | SOLOLIFT2 CWC-3 | SOLOLIFT2 C-3 | SOLOLIFT2 D-2 |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| PRESSION max | 8.5 mCE | 8.5 mCE | 8.8 mCE | 5.5 mCE |
| DÉBIT max | 2.4 l/s | 2.4 l/s | 3 l/s | 1.7 l/s |

ACCESSOIRES

| ACCESSOIRES | RÉFÉRENCES | POUR | DESCRIPTION |
|------------------|------------|---------------------|---|
| Kit remplacement | 97772316 | Toutes les versions | Flexible PVC 50 cm ø int. 32 mm avec adaptateur sortie et 2 colliers de serrage |
| Alarme PCB | 97772315 | WC1/WC3/CWC3 | Alarme acoustique enfichable sur l'unité bloc/moteur |
| Kit vidange | 97789093 | WC1/WC3 | Flexible PVC 50 cm ø int. 12 mm avec fiche/raccord et 2 colliers de serrage |

Autres accessoires (blocs moteurs), nous consulter.

Les produits sélectionnés dans ce catalogue sont disponibles sur stock, sauf les références grisées, délai sur demande.

CUVE DE RELEVAGE ET BROYLEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

- relevage et évacuation des effluents domestiques en installation fixe intérieure,
- rénovation, création d'un nouvel espace sanitaire, cuisine ou buanderie éloignée de la canalisation d'évacuation principale.

CONSTRUCTION

- Cuves compactes résistantes à une pression de 2,5 m (x4 par rapport aux exigences de la norme). Forme étudiée pour éviter la sédimentation.
- Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau facile d'accès, amovible à sec et sans démontage de l'installation.
- Possibilité de déblocage manuel de la roue, sans démontage et en toute sécurité.
- Sortie refoulement horizontale ou verticale suivant les nécessités de l'installation.
- Versions WC : couteau professionnel en acier inoxydable conçu pour broyer aisément tout autre article différent du papier toilette, jeté accidentellement, tels que serviettes, tampons hygiéniques ou préservatifs.
- Version C-3 : liquide jusqu'à 90°C pendant 30 mn, niveau de démarrage/arrêt ajustable. Adapté à un usage collectif (laverie) et à des liquides corrosif : principaux composants en acier inox AISI 316. Roue de pompe à effet vortex avec 20 mm de passage libre.
- Clapets anti-retour intégrés en arrivée et au refoulement.
- Livrées avec adaptateurs raccords entrées, refoulement (voir tableau) et clips de fixation au sol.
- Motorisation puissante avec fort couple de démarrage. Protection thermique du moteur intégrée.
- Cuves équipées d'une sortie ventilation, d'un filtre à charbon actif avec protection anti-débordement, d'une sortie vidange réservoir.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 1X220-240 V -10%/+6% 50 HZ |
| Classe d'isolation / Indice de protection | F / IP 44 |
| Température du liquide | 50°C Jusqu'à 90°C / 30 mn (version C-3) |
| Type de liquide | Effluent domestique 4<pH>10 |
| Niveau de pression sonore | <67 dB(A) max sur courte période |
| Certification / marquage | CE |


ENCOMBREMENTS

Retrouvez les détails des encombrements sur fr.grundfos.com


| DESIGNATION | HAUTEUR (mm) | PROF. TOTALE (mm) | PROF. WC (mm) | LONG. (mm) | VOLUME (litre) |
|---------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|----------------|
| SOLOLIFT2 WC-1 et 3 | 263 | 175.5 | 137.9 | 441.8 | 9 |
| SOLOLIFT2 CWC-3 | 279.8 | 164.2 | - | 431.1 | 9 |
| SOLOLIFT2 C-3 | 255.3 | 158.3 | - | 373.3 | 5.7 |
| SOLOLIFT2 D-2 | 147.3 | 164.8 | - | 298.8 | 2 |

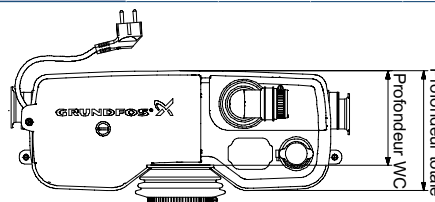


SOLOLIFT2 WC-1 ou WC-3 (WC + 1 ou 3 raccords possibles)

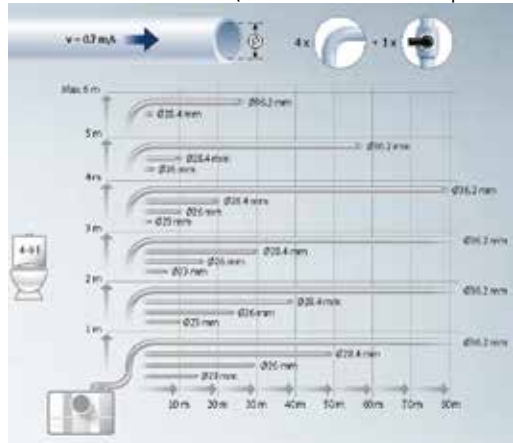


SOLOLIFT2 CWC-3 (WC + 3 raccords possibles)

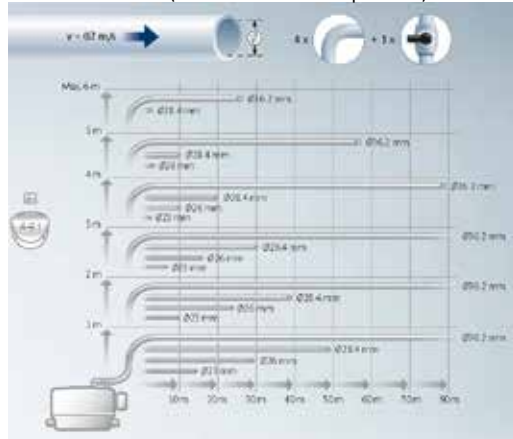

SOLOLIFT2 C-3 (3 raccords possibles)

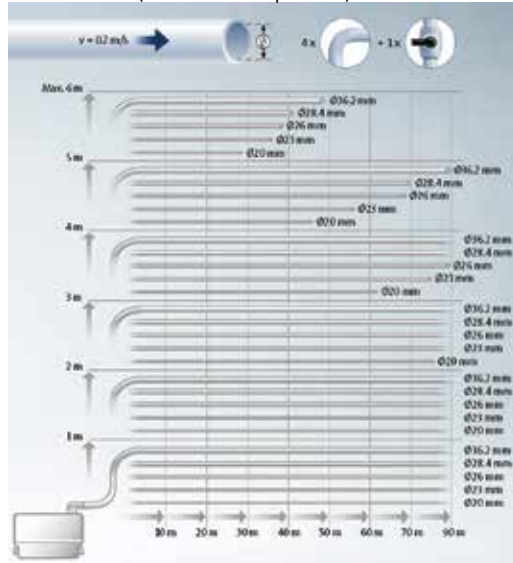

SOLOLIFT2 D-2 (2 raccords possibles)

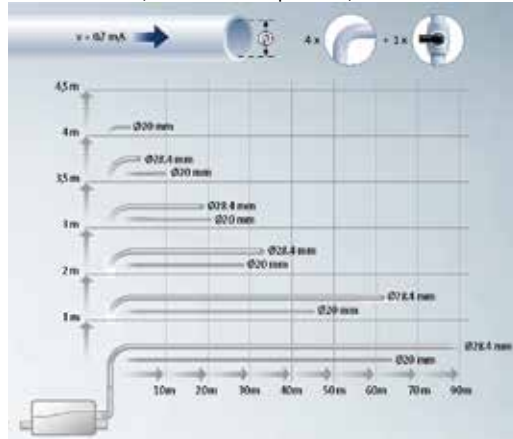

LES AVANTAGES PRODUITS

- Gamme professionnelle complète pour répondre à tous les besoins de relevage et d'évacuation des effluents domestiques.
- Forme compacte et discrète.
- Entretien facilité pour l'utilisateur : fonction manuelle sécurisée pour le déblocage de la roue (broyeur) en cas de nécessité. L'utilisation de liquides d'entretien contre la sédimentation n'est plus nécessaire. Broyeur performant.
- Entretien et service facilité pour le professionnel : accès direct "mains propres" à l'unité amovible constituée du bloc moteur, pompe, broyeur et détecteur de niveau, sans vidange de cuve. Unité compatible sur les 3 modèles WC. Produits conçus pour les installateurs professionnels.
- Une technologie innovante, fiable, fabriquée en Europe, conçue avec des composants de qualité. Produits distribués uniquement par le réseau professionnel.



EDAPPLICATIONS POSSIBLES

| | SOLOLIFT2 WC-1 97775314 | SOLOLIFT2 WC-3 97775315 | SOLOLIFT2 CWC-3 97775316 | SOLOLIFT2 D-2 97775318 | SOLOLIFT2 C-3 97775317 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| WC | ● | ● | ● | | |
| WC + 1 | ● | ● | ● | | |
| WC + 3 | | | ● | | |
| Baignoire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Évier | ● | ● | ● | ● | ● |
| W.C. broyeur | | ● | ● | ● | ● |
| Machine à laver | | | | | ● |
| Machine à sécher | | | | | ● |
| Plaque de cuisson | | | | | ● |

Installation autorisée à une distance minimum de 60 cm de la baignoire ou douche – Connexion à la terre obligatoire – Extrait NF C 15-100 n° 701.320.5 : "L'espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés est assimilé au volume 3 s'il est fermé et accessible par une trappe prévue à cet usage et pouvant être ouverte seulement à l'aide d'un outil..."